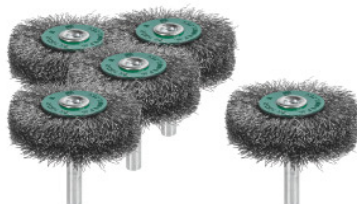


**HOLEX****Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 50X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574253.

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	15 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	12 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd

Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

---

## Tilbehør

Rund skaftbørstelNOX-tråd 0,20 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 50X15 mm	574253 50X15
---	--------------