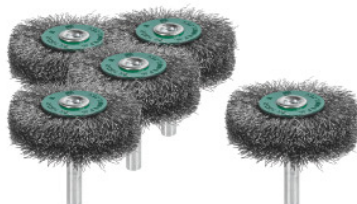


HOLEX**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574253.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børste-effekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningsbredde L ₁	6 mm
Besætningslængde H ₁	6 mm
Børste-Ø D ₁	30 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Besætningsmateriale	INOX-tråd

Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

Rund skaftbørstelNOX-tråd 0,20 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 30X6 mm	574253 30X6
--	-------------