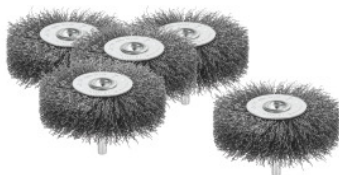


HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
70X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574050.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
Børste-Ø D ₁	70 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H ₁	19 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget

Produkttype

Renseskive

Tilbehør

Rund skaftbørsteStåltråd 0,30 mm Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1 70X16 mm

574050 70X16