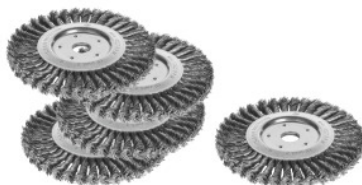


HOLEX**Fordelspakning rundbørste, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 178X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Svarer til nr. 571203.

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Børste-Ø D ₁	178 mm
Besætningslængde H ₁	38 mm
Antal snoninger	38
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Borings-Ø d ₁	22 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

RenseskiveStåltråd 0,50 mm Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M 178X22 mm	571203 178X22
--	---------------