


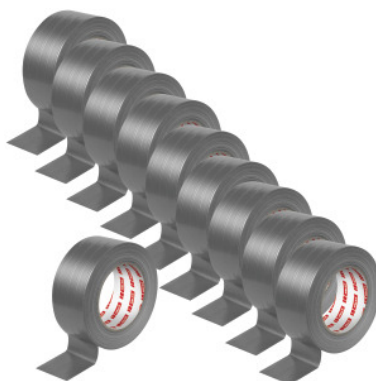

Fordelspakning stoftape



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.

Stofklæbeband med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.

Universelt anvendelig til reparationsarbejder.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Teknisk beskrivelse

Stoffinhed	32 mesh
Lager luftfugtighed	50 %

Bredde	48 mm
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Med liner	nej
Bæremateriale	Tekstil
Klæbekraft på stål	0,75 N/mm
Trækstyrke	3,5 N/mm
Farve	sølvfarvet
Længde	50 m
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Fiksering
Klæbemiddel	Syntesegummi
Bemærk	overriveligt med hånden
Mindst holdbar til	12 måned
Lagertemperatur	20 °C
Strækkevne	25 %
temperaturbestandig op til	75 °C
Tykkelse	0,17 mm
Produktnavnsegenskab	sølvfarvet
Produkttype	Klæbebånd

Tilbehør

Tekstiltape Breddexlængde (mmxm) 48X50	083765 48X50
--	--------------