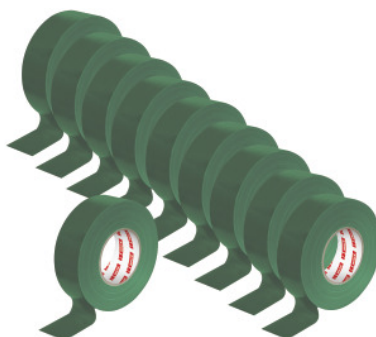


**HOLEX****Tekstiltape, olivengrønt, Breddexlængde (mmxm): 50X50**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Artikelklasse	00N

## Beskrivelse

### Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.

Stofklæbeband med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.

Universelt anvendelig til reparationsarbejder.

UV-beständig, meget god rivestyrke og slidstærk.

God klæbekraft også på ru underlag.

### Egenskab:

Indhold 10 stk.

### Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

## Teknisk beskrivelse

Farve	grøn
-------	------

Trækstyrke	5,8 N/mm
temperaturbestandig op til	40 °C
Bæremateriale	Tekstil
Med liner	nej
Klæbemiddel	Naturgummi
Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Klæbning
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	overriveligt med hånden
Stoffinhed	59 mesh
Klæbekraft på stål	0,33 N/mm
Mindst holdbar til	12 måned
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Bredde	50 mm
Strækevne	12,5 %
Længde	50 m
Lagertemperatur	20 °C
Tykkelse	0,3 mm
Produktnavnsegenskab	olivengrønt
Produkttype	Klæbebånd

## Tilbehør

Tekstiltape Breddexlængde (mmxm) 50X50

083768 50X50