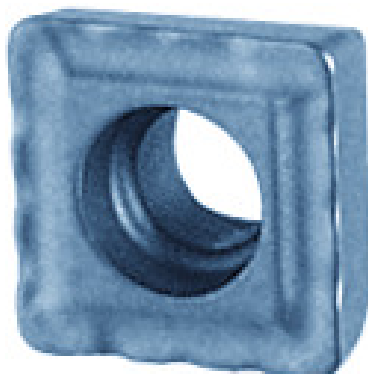


**KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W83: 13-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: Inox

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	13-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal skift/skær	4
Type	BK7935

Type	Inox
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring