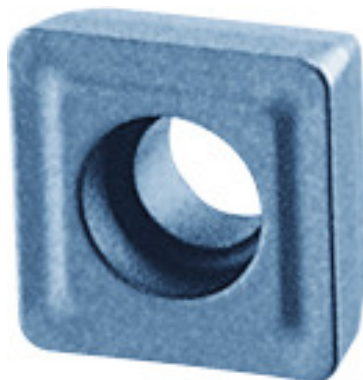


**KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W83: 44-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236541 44-010
GTIN	4047109229631
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST900; Ti

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 120508

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	44-010
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508
Antal skift/skær	4
Type	BK7935
Type	ST900; Ti

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring