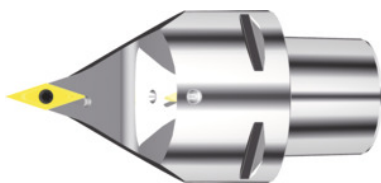


SWISS TOOLS

**Skærholder neutral, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål: 6316-100HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320381 6316-100HP
GTIN	4070445102276
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	63 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Reservedel	S07
Plattestørrelse	16
Adapter	PSC
Indsatstype	neutral
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder