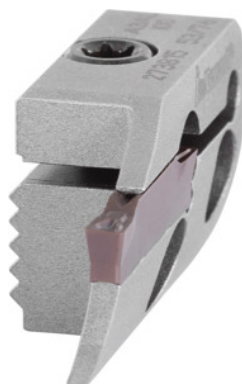


**Garant****Skærholder konveks til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
90/130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273817 90/130
GTIN	4045197537881
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af forandet kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30-50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 4 mm

Maks. skæredybde  $t_{\text{maks}}$ : 15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	90 mm
Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	15 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	130 mm
Indsatstype	højre
Stikbredde W	4 mm
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9