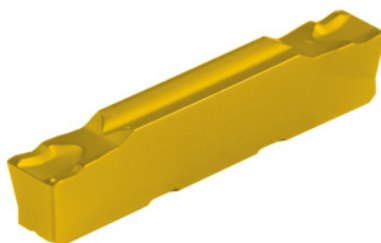


Garant**Ud- / indstiksplatte, HB7215, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273706 4
GTIN	4045197502773
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,26 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Sekundær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7215
Hjørneradius R	0,3 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
GG (G)	egnet	280 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		