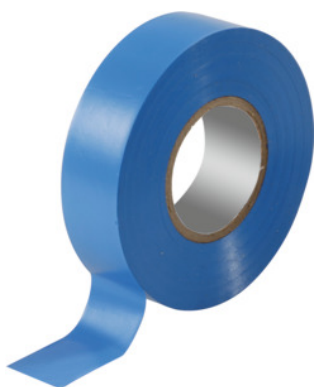


3M**Isolerbånd, 15 mm×10 m, Farve: BLUE**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083652 BLUE
GTIN	4054596613492
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

3M™ Temflex® 165 er en **universelt anvendelig og blød PVC-isoleringsstape**. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	3M® Temflex® 165
Længde	10 m
Bredde	15 mm
Tykkelse	0,15 mm
Farve	blå

Trækstyrke	2 N/mm
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbekraft på stål	0,2 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Med liner	nej
temperaturbestandig op til	90 °C
Anvendelse	Kendetegn
Anvendelse	Isolering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Markering
Strækkevne	200 %
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Produktnavnsegenskab	15 mm×10 m
Produkttype	Klæbebånd