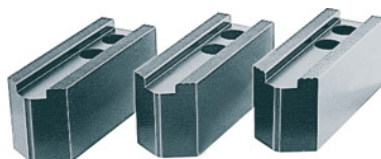


**Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 254****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313760 254
GTIN	4019208193816
Artikelklasse	32R

Beskrivelse**Udførelse:**

Finfræset not og fortanding.

Skrånet til små spænde-Ø.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til :

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

· **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**

· **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

passer til farvekode: Schunk spændepatron og bakker

Længde L: 125 mm

Bredde B: 40 mm

Højde H: 40 mm

Boringsafstand a: 30 mm

Boringsafstand b: 30 mm

Notbredde D: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Højde H	40 mm
---------	-------

Bredde B	40 mm
Længde L	125 mm
Boringsafstand a	30 mm
Til gevind DIN 912	M12
Boringsafstand b	30 mm
Til patronstype	254 mm
Notbredde D	16 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron