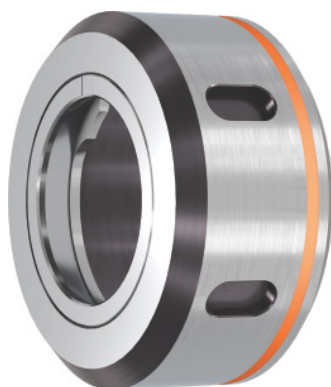


Garant**ER-glidelejespændemøtrik, Til ER: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309612 32
GTIN	4045197645692
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Med glideleje, derved lavere friktionsværdi og højere spændekraft. **Med noter.**

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Gevind	M40×1,5
Til ER	32 mm
Samlet længde L	23 mm
Maks. tilspændingsmoment	180 Nm

Udvendig Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik