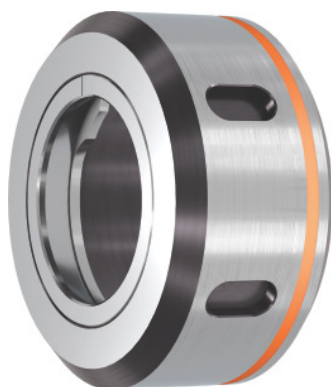


**Garant****ER-glidelejespændemøtrik, Til ER: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309612 40
GTIN	4045197645708
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.  
Med glideleje, derved lavere friktionsværdi og højere spændekraft. **Med noter.**

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.  
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

**Teknisk beskrivelse**

Gevind	M50×1,5
Til ER	40 mm
Samlet længde L	26 mm
Maks. tilspændingsmoment	240 Nm

Udvendig Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik