


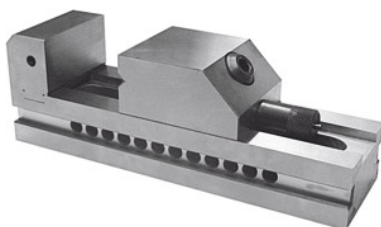

Slibe- og kontrolskruestik Uden spindel, Kæbebredde A: 45mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363650 45
GTIN	4045197313607
Artikelklasse	38F

Beskrivelse

Udførelse:

- **Stål, hærdet; præcisionslebet på alle sider.**

Anvendelse på 4 forskellige sider (grund-, ende- og sideflader).

Skub den bevægelige bakke hen til emnet, og spænd den fast. **Ved løsgørelse af emnet flyttes den bevægelige bakke automatisk væk fra emnet.**

Funktion:

Nedholdersystem – den bevægelige bakke trykkes ned gennem det dannede spændetryk, så emnet ikke løsnes, og der ikke opstår slør under bearbejdningen.

Anvendelse:

Til **præcisionsbearbejdning og -kontrol.**

Nøjagtighed:

Inden for **0,003 mm / 100 mm** (systempræcision).

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,3 kg
Samlet længde a	160 mm
Maks. spændeområde b	85 mm
Kæbebredde A	45 mm
Kæbehøjde C	20 mm
Samlet bredde B	45 mm

Produkttype

Kontrolskruetik