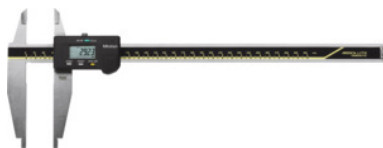


Mitutoyo**Digitale værksteds- skydelærer med målespidser, Måleområde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415350 1000
GTIN	4946368124872
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og 497100.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	150 mm
Måleområde	0 - 1000 mm
Kalibrering	A1
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface

Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000

Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1