


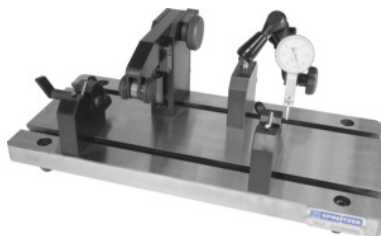

Koncentricitetsapparat RGP, Til emne-Ø: 1-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Artikelklasse	46L

Beskrivelse

Udførelse:

Hærdet og slebet grundplade med 2 spændenoter. Trinløs forskydning af prismebukkene med hårdmetalstøtter), af rulleanordningen og af det fleksible stativ. Universalanslag, som kan monteres helt i plan med og retvinklet i forhold til prismerne. Takket være **prismevinklen på 108°** er det også muligt at kontrollere polygonagtige dele. Flexibelt stativ til fastgørelse af måleur eller vippeindikator.

Anvendelse:

Kontrol af planløbspræcision og koncentration for roterende dele.

Leveringsomfang:

Grundplade med 2 prismebukke og et anslag, rulleanordning og ledstativ (uden måleur)

Specialtilbehør:

Ledstativ med notsten nr. 443295. Rulle- og prismebukke nr. 443050 – 443160 med samme bredde som notstenen 10 h6. Højdeindstillelig prismebuk på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Grundpladens længde	350 mm
Til emne-Ø	1 - 25 mm
Vægt	12 kg
Grundpladens bredde	160 mm
T-notbredde H7	10 mm

Produkttype

Koncentricitets- og planløbsmåler

Tilbehør

Rullebuk-par til spidshøjde 50/75 mm	443160 50/75
Ledstativ med notsten Udladning 130 mm	443295 130
Ledstativ med notsten Udladning 200 mm	443295 200
Rullebuk-par højdeindstilleligt Til maks. emne-Ø 32 mm	443050 32