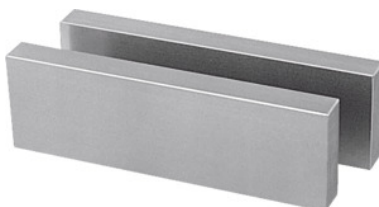


**Parallel-klodser, par, T-notens nominelle mål: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375500 8
GTIN	4020772074265
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

- Som anslag i maskinnoter.
- Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag – se nr. 366400 – 366750.

Materiale:

Hærdet stål.

Teknisk beskrivelse

Højde	25 mm
T-notens nominelle mål	8 mm
Længde	100 mm
Højdetolerance parvis IT5	0,009 mm
Bredde-tolerance h7	-0,015 mm
Type	6350
Produkttype	Parallelklodser

