




## Stålbåndmål til omfang og Ø, maks. måleområdeomfang: 950mm

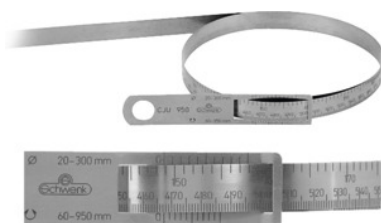

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465680 950
GTIN	2050001061775
Artikelklasse	46R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

#### Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde for omfang	60 - 950 mm
Måleområde for Ø	20 - 300 mm
Båndbredde	16 mm
Aflæsning	0,1 mm
Båndtykkelse	0,2 mm
Kalibrering	G2
Produkttype	Båndmål

### Services

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 1000 mm

026280 1000