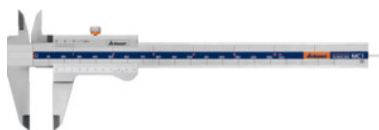


Garant**Skydelære Nonius 1/50, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410105 150
GTIN	4045197578242
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Ergonomisk optimeret skyder. Bedre aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Finslebne måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,02 mm
Emballage	Etui
Kalibrering	A1
Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Deling	1/50 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybde mål	Ø 1,6

Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500
-------------------------------------	--------