


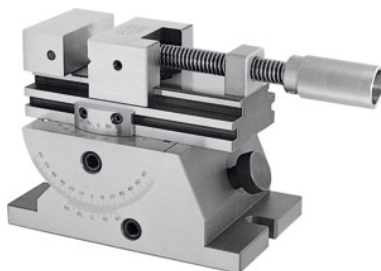

Universal, slibe- og kontrolskruestik, Kæbebredde A: 70mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363350 70
GTIN	4045197313485
Artikelklasse	38F

Beskrivelse

Udførelse:

- Værktøjsstål, gennemhærdet, præcisionsslebet.
- Indstillelig på 2 akser, dreje- og svingbar.
- Skalaaflysning med nonius: 3'.

Anvendelse:

Til målfast bearbejdning og kontrol af flader og vinkelflader op til 46°.

Nøjagtighed:

Inden for **0,003 mm** / 100 mm.

Teknisk beskrivelse

Samlet højde c	137 mm
Svingeområde	2×60°
Samlet længde a	180 mm
Maks. spændeområde b	80 mm
Vægt	12 kg
Kæbebredde A	70 mm
Kæbehøjde C	30 mm
Samlet bredde B	110 mm

Produkttype

Kontrolskruestik