


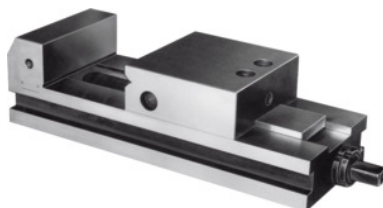

Slibe- og kontrolskruestik med spindel, Kæbebredde A: 45mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363550 45
GTIN	4045197313553
Artikelklasse	38F

Beskrivelse

Udførelse:

· **Stål, hærdet; præcisionslebet på alle sider.**

Anvendelse på 4 forskellige sider (grund-, ende- og sideflader).

Med vandret **indslebne** prismer.

Funktion:

Nedholdersystem – den bevægelige bakke trykkes ned gennem det dannede spændetryk, så emnet ikke løsnes, og der ikke opstår slør under bearbejdningen.

Anvendelse:

Til **præcisionsbearbejdning og -kontrol.**

Nøjagtighed:

Inden for **0,003** mm / 100 mm (systempræcision).

Leveringsomfang:

Inklusive håndsving.

Teknisk beskrivelse

Maks. spændeområde b	65 mm
Vægt	1,3 kg
Samlet længde a	150 mm
Kæbebredde A	45 mm
Kæbehøjde C	20 mm

Samlet bredde B	45 mm
Produkttype	Kontrolskruestik