


HOLEX

**Sliberulle, cylindrisk (A), korn 150 fin, Sliberulle-Ø×sliberullelængde:
6X38mm**

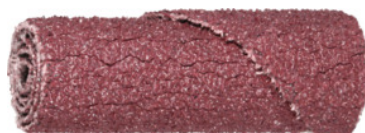

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Artikelklasse	52E

Beskrivelse

Udførelse:

Sliberuller består af omviklet slibelæred **normal korund (A)**.
Cylindrisk form.

Passer til:

Sliberulleholder nr. 553835.

Passer til:

Bærer, holder-Ø × samlet længde: 3×63

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	26000 min ⁻¹
Korn	150
Sliberulle-Ø	6 mm
Sliberullelængde	38 mm
Finhedsgrad	fin
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Sliberulleform	cylindrisk
Produkttype	Sliberulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Sliberulleholder skaft-Ø 6 mm Holder-Øx samlet længde
3X63 mm

553835 3X63