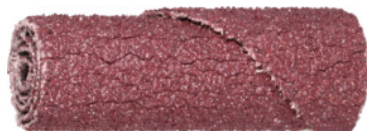


**Sliberulle, cylindrisk (A), korn 150 fin, Sliberulle-Ø×sliberullelængde:  
10X38mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553885 10X38  |
| GTIN                | 4045197524577 |
| Artikelklasse       | 52E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sliberuller består af omviklet slibelæred **normal korund (A)**.  
Cylindrisk form.

**Passer til:**

Sliberulleholder nr. 553835.

**Passer til:**

Bærer, holder-Ø × samlet længde: 3×70

**Teknisk beskrivelse**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal   | 26000 min <sup>-1</sup> |
| Korn                   | 150                     |
| Sliberullelængde       | 38 mm                   |
| Sliberulle-Ø           | 10 mm                   |
| Finhedsgrad            | fin                     |
| Slibemiddel            | Normalkorund            |
| Slibemiddelforkortelse | A                       |
| Sliberulleform         | cylindrisk              |
| Produkttype            | Sliberulle              |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| INOX                          | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | betinget egnet |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | betinget egnet |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |

## Tilbehør

Sliberulleholder skaft-Ø 6 mm Holder-Øx samlet længde  
3X70 mm

553835 3X70