


**HOLEX**

**Sliberulle, cylindrisk (A), korn 80 middel, Sliberulle-Ø×sliberullelængde: 6X38mm**

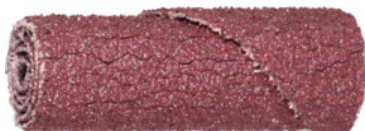

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Artikelklasse	52E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Sliberuller består af omviklet slibelæred **normal korund (A)**.  
Cylindrisk form.

### Passer til:

Sliberulleholder nr. 553835.

### Passer til:

Bærer, holder-Ø × samlet længde: 3×63

## Teknisk beskrivelse

Sliberulle-Ø	6 mm
Sliberullelængde	38 mm
maks. omdrejningstal	26000 min <sup>-1</sup>
Korn	80
Finhedsgrad	middel
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Sliberulleform	cylindrisk
Produkttype	Sliberulle

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Sliberulleholder skaft-Ø 6 mm Holder-Øx samlet længde  
3X63 mm

553835 3X63