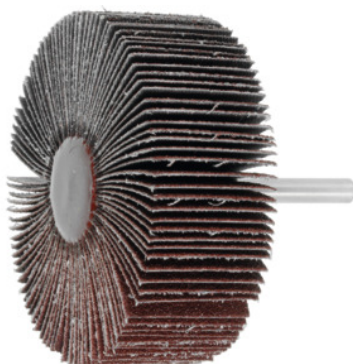


**HOLEX****Slibevifter (A), korn 60, Hoved-Ø×hovedbredde: 80X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554100 80X50
GTIN	4045197235510
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

**Anvendelse:**

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	7500 min <sup>-1</sup>
Anbefalet omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Korn	60
Hovedbredde	50 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	80 mm

Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 60
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		