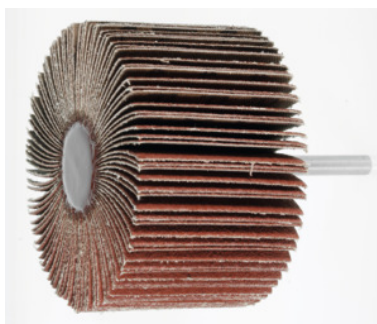


**Slibevifter til INOX, korn 60, Hoved-Ø×hovedbredde: 40X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554110 40X15
GTIN	4045197235534
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**. Med **slibeaktiv binding** til INOX.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	15 mm
maks. omdrejningstal	19100 min ⁻¹
Korn	60
Anbefalet omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	40 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 60
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		