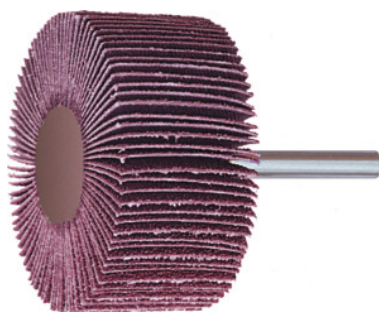


HOLEX**Slibevifter til INOX, korn 120, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554310 30X10
GTIN	4045197235589
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**. Med **slibeaktiv binding** til INOX.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Hovedbredde	10 mm
maks. omdrejningstal	25400 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	30 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 120
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		