


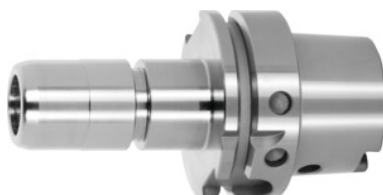

Spændepatroner slank, HSK-A 63, Ø D1: 12 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	305539 12
GTIN	4045197871824
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.

Spændekraft på op til 150 Nm ved Ø 12, op til 300 Nm ved Ø 16 og op til 400 Nm ved Ø 20.

Fordel:

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatron nr. 309566 – 309570 og nr. 309575 – 309576, spændenøgle nr. 309747 til nr. 305539.

Spåntagningsstrategi: HPC

Udragende længde, A-mål: 90 mm

Spændestang, udv. Ø D: 30 mm

passende spændenøgle nr. 309747: S10

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	30 mm
-----------------------	-------

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
passende spændenøgle nr. 309747	S10
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændenøgle til spændepatron Type S10	309747 S10
Spændetang til slank kraftspændepatron Nom. spænde-Ø d 3 mm	309581 3
Spændetang til slank kraftspændepatron Nom. spænde-Ø d 4 mm	309581 4
Spændetang til slank kraftspændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309581 6
Spændetang til slank kraftspændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309581 8