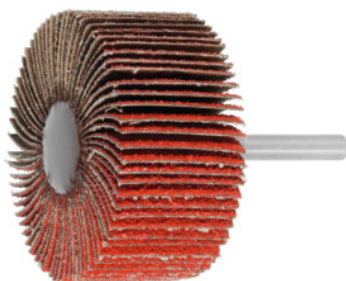


Garant**Slibevifter (CER), korn 60, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554150 30X10
GTIN	4045197882264
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller besat med **keramiske korn (CER)**.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	30 mm
Anbefalet omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Hovedbredde	10 mm
maks. omdrejningstal	25400 min ⁻¹
Korn	60
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	korn 60
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		