


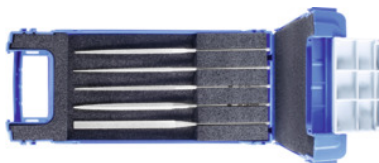

Diamantnålefil sæt, 5 dele, 140 mm, Korn: D181µm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 529300 D181 |
| GTIN | 4007220017395 |
| Artikelklasse | 53B |

Beskrivelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøes ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikses galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. **Samlet fillængde = 140 mm**; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = Ø3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af **hærdet stål** eller **hårdmetal**. Også egnet til bearbejdning af **glas, keramik** osv. Fil **med begrænset tryk** især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen. Grovkornet

Leveringsomfang:

I kunststofboks.

5 dele, 1 fil i formerne 1; 3; 4; 5; 6.

Specialtilbehør:

Quick-release-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------------|
| Samlet længde | 140 mm |
| Slibemiddel | Diamant |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| Antal enkeltfile | 5 |
| Emballage | Kunststofboks |

Produkttype

Nålefil

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| Hårdmetal (HM) | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--|----------|
| Diamant-nålefil, 140 mmKorn D181 (grov) Type 1 | 529230 1 |
| Quick-release-skaftTil nålefile Type 2 | 519700 2 |
| Diamant-nålefil, 140 mmKorn D181 (grov) Type 8 | 529230 8 |
| Diamant-nålefil, 140 mmKorn D181 (grov) Type 4 | 529230 4 |
| Quick-release-skaftTil nålefile Type 3 | 519700 3 |
| Diamant-nålefil, 140 mmKorn D181 (grov) Type 3 | 529230 3 |
| Diamant-nålefil, 140 mmKorn D181 (grov) Type 6 | 529230 6 |