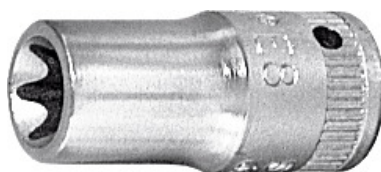


**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631500 E6
GTIN	4018754000951
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

HPQ®-specialstål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 5,7 mm

Ø på udgangsside: 8 mm

Længde: 23 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	5,7 mm
Torx®-profil	E6
Længde	23 mm
Ø på udgangsside	8 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	HPQ®-specialstål, forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

