


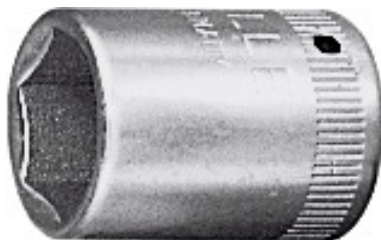

## 6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 3,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631000 3,5
GTIN	4018754000128
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

#### Norm:

**DIN 3124-S**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

#### Bemærk:

<strong>BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631029</strong>

### Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	6 mm
Længde	23 mm
Nøglestørrelse	3,5 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	HPQ®-specialstål
Produkttype	Topnøgleindsats