


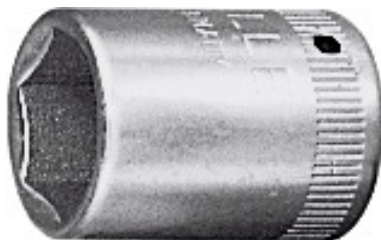

## 6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 8mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 631000 8      |
| GTIN                | 4018754000043 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

#### Norm:

**DIN 3124-S**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

#### Bemærk:

<strong>BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631029</strong>

### Teknisk beskrivelse

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø på udgangsside | 11,6 mm |
| Nøglestørrelse   | 8 mm    |
| Længde           | 23 mm   |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Drivfirkant | 1/4 tommer        |
| Drivprofil  | Sekskant-topnøgle |
| Materiale   | HPQ®-specialstål  |
| Produkttype | Topnøgleindsats   |