


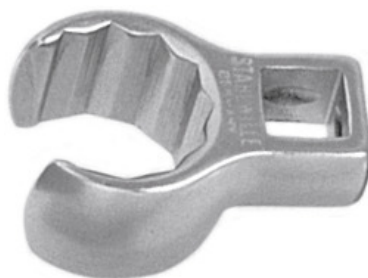

Hanefodsnøgle Ringform, åben, Nøglestørrelse: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	612920 12
GTIN	4018754000746
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet, hoved med firkant som holder til drivværktøj som skralde, forlænger osv.

Anvendelse:

I kraft af muligheden for at anvende forskelligt drivværktøjer der også god adgang til skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

Bemærk:

Passende drivværktøjer se nr. 632000 – 641350 og 655230 – 657766.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Nøglestørrelse	12 mm
Hovedtykkelse h	14 mm
Hovedbredde b	20,6 mm
Længde L	30,8 mm
Form, udgang	Ringform, åben
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats