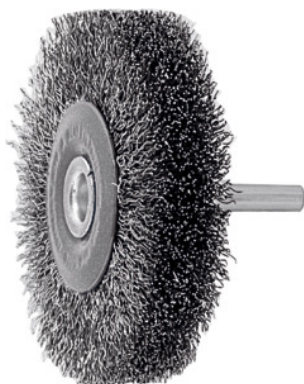


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
40X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574000 40X10
GTIN	4017359037409
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	40 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H ₁	9 mm
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	10 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive