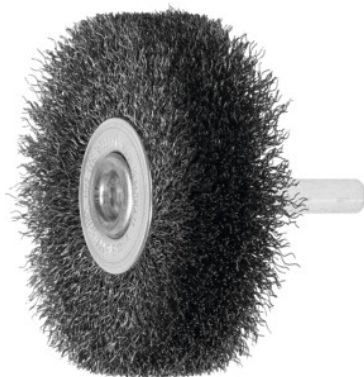


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
60X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574200 60X15
GTIN	4017359007167
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	17 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive