


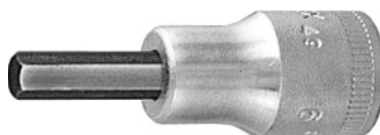

## 6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643200 4
GTIN	4018754006236
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643229

### Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
Ø indgangsside	22,7 mm
sekskant	4 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

