


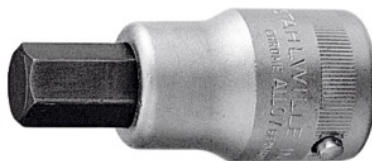

6-kantet skruebit, 3/4 tomme, sekskant: 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644800 19
GTIN	4018754009305
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet i førsteklasses stål. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	34,7 mm
Længde	80 mm
sekskant	19 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats