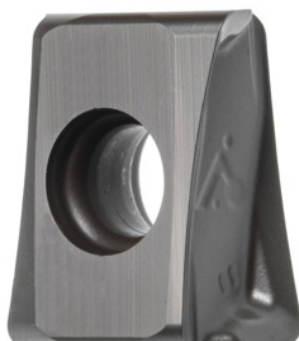


Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4 \text{ mm}$
ISO-kode, vendeskærsplatte: LOEU090408 TR-M
Type: ST1400
Hjørneradius: 0,8 mm
Tilspænding f_z : 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z	0,1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOEU090408 TR-M
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7515
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 50 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
GG (G)	betinget egnet	275 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		