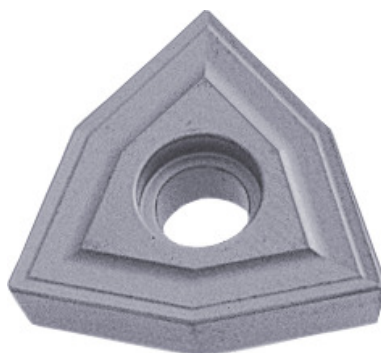


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W29: 18-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 040304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/o
Betegnelse	18-010
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304
Antal skift/skær	3
Type	BK7935
Type	INOX
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		