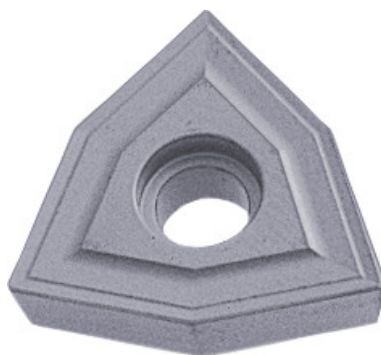


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W29: 58-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 120608

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,2 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
Betegnelse	58-010
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 120608
Type	BK7935
Type	INOX
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		