


Vippebeholder med lav byggehøjde, lakeret, Ladvolumen: 300l

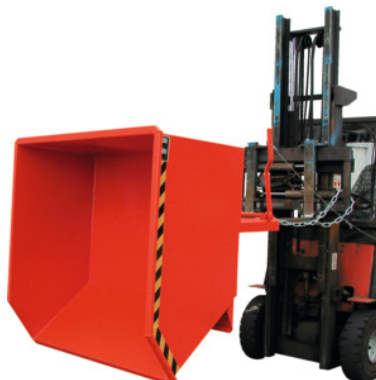

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919955 300
GTIN	2050001937438
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Vippebeholder **til tørstoffer** med **lav byggehøjde** og fordelagtig vippevinkel. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.

Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.

Indføringslommernes indvendige mål A×D = 200×60 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	93 kg
Brugsområde	til tørstoffer
Ladvolumen	300 l
Højde	580 mm
Bæreevne	750 kg

Længde	1440 mm
Indføringslommer, afstand B	10 mm
Bredde	680 mm
Bulkanter, højde	395 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele Bæreevne / hjul 450 kg	919970 450
--	------------