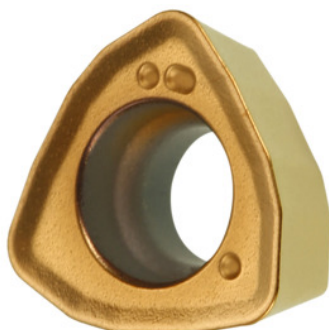


Garant**XOMT060310ZZER, HB4430, Type: Ti****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212842 Ti
GTIN	4045197942593
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,5 mm

Plattetykkelse S: 3.18 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,5 mm
Type	Ti
Hjørneradius	1 mm
Plattetykkelse S	3.18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMT060310ZZER
Type	HB4430
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		