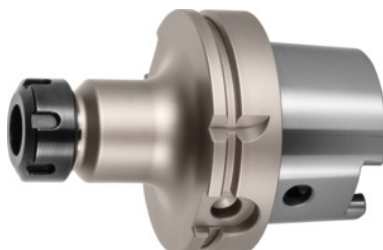


Garant**ER-spændetangspatron forniklet, HSK-A 100 lang, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 305486 40 |
| GTIN | 4045197945808 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Gennemgang boret op (uden indstillingskrue).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

Forniklet for at undgå korrosion.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændepatroner iht. DIN 6499 – form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-----------|
| Udvendig Ø D | 63 mm |
| Spændeområde | 3 - 26 mm |
| Til ER-spændetænger | 40 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Adapter | HSK-A 100 lang |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69882-6 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Balluffchip-boring | ja |
| Produkttype | Spændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40 | 309680 40 |
|--|-----------|