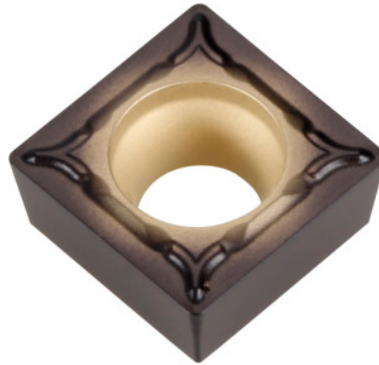


Garant**SCMT 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7035-1
Spånbrøder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1

Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning