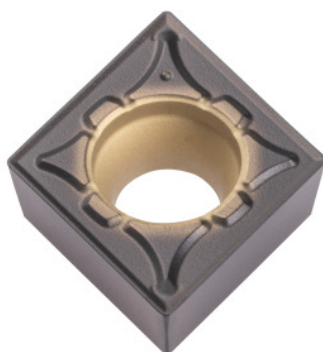


**Garant****CCMT 060204 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Type	HB7020
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Spånbrøder	WSM
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning