


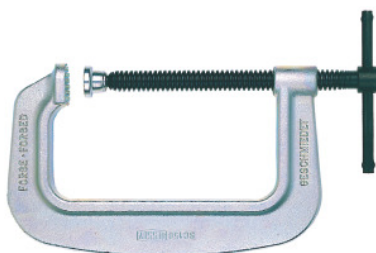

C-skruetvinge, Spændvidde: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861550 120
GTIN	4008158019215
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

C-formet, smedet i stål, sejhærdet. Kraftigt spindel med trapezgevind og bevægelig trykplade.

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til 22000 N.

Teknisk beskrivelse

Udladning	85 mm
Spændvidde	120 mm
Spindeltykkelse	18 mm
Produkttype	Skruetvinge