


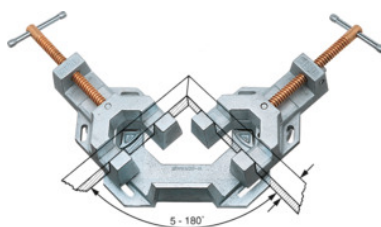

Indstillelig vinkelspænder



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862850
GTIN	4008158007502
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Består af grundplade og 2 indstillelige spændeelementer; grundplade og spændeelementer i støbegods af høj kvalitet, forkobrede spindler, derfor specielt velegnet til svejseopgaver. Aflange huller på siden muliggør fastgørelse på svejsebord eller andre elementer.

Anvendelse:

Til opspænding af emner ved svejse- eller monteringsopgaver. Spændevinkel kan justeres trinløst fra 5° til 180°.

Spændvidde: 2x0 – 100 mm

Kæbehøjde: 35 mm

Vægt: 10,7 kg

Vinkelplan: 5 - 180 grader

Teknisk beskrivelse

Vægt	10,7 kg
Spændvidde	2x0 – 100 mm
Kæbehøjde	35 mm
Vinkelplan	5 - 180 grader
Produkttype	Vinkelspænder

